


Raccordi Femmina Filetto metrico Sede 24° Serie pesante con O-Ring

Metric Females 24° Cone heavy series with O-Ring

Metrisch 24° Dichtkegel schwere Reihe mit O-Ring

ISO 12151-2 (ISO 8434-1)

DKOL 45

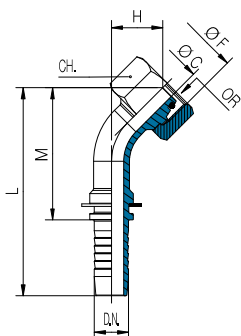

	CODICE Part n° Bestell-Nr.	DN 24° DN 24° DN 24°	Filetto Thread Gewinde	Ø F Ø F Ø F	DN Tubo DN Hose DN Schlauch	CH	L	Ø C	H	M	OR
NEW	b S 30 83 0 806 005	L 6	M 12x1,5	3/16"	05	14	56	3	15	34	4x1,5
	a S 30 83 0 806 006 A*	L 6	M 12x1,5	1/4"	06	14	65	3	20	37	4x1,5
	b S 30 83 0 808 006 A	L 8	M 14x1,5	1/4"	06	17	63	4	16,5	35	6x1,5
	b S 30 83 0 810 006 A	L 10	M 16x1,5	1/4"	06	19	64,5	4	17	36,5	7,5x1,5
	b S 30 83 0 810 008 A	L 10	M 16x1,5	5/16"	08	19	66	5,5	16,5	38	7,5x1,5
NEW	a S 30 83 0 810 010 A	L 10	M 16x1,5	3/8"	10	19	74	6,5	22	44,5	7,5x1,5
	b S 30 83 0 812 006 A*	L 12	M 18x1,5	1/4"	06	22	66,5	4	19	38,5	9x1,5
NEW	b S 30 83 0 812 010 A	L 12	M 18x1,5	3/8"	10	22	72,5	7	19,5	43	9x1,5
NEW	b S 30 83 0 815 010 A*	L 15	M 22x1,5	3/8"	10	27	73,5	7	20,5	44	12x2
	b S 30 83 0 815 013 A	L 15	M 22x1,5	1/2"	12	27	80,5	9,5	20	51	12x2
NEW	b S 30 83 0 818 013 A*	L 18	M 26x1,5	1/2"	12	32	81,5	9,5	22	52	15x2
NEW	b S 30 83 0 818 016 A	L 18	M 26x1,5	5/8"	16	32	95	12,5	25	61	15x2
NEW	b S 30 83 0 822 016 A*	L 22	M 30x2	5/8"	16	36	96	12,5	27,5	62	20x2
	b S 30 83 0 822 019 A	L 22	M 30x2	3/4"	19	36	106	15	27,5	67	20x2
NEW	b S 30 83 0 828 019 A*	L 28	M 36x2	3/4"	19	41	109,5	15	30	70,5	26x2
	b S 30 83 0 828 025 A	L 28	M 36x2	1"	25	41	130,5	19,5	30	83,5	26x2
	b S 30 83 0 835 032 A	L 35	M 45x2	1 1/4"	31	50	157	26	38,5	102,5	32x2,5
	b S 30 83 0 842 038 A	L 42	M 52x2	1 1/2"	38	60	177	32	45	119	38x2,5

a: dado pressato

b: dado

* Il materiale degli O-Ring
è FPM/FKM

a: crimped nut

b: union nut

* The O-Ring material
is FPM/FKM

a: verkrimpte Überwurfmutter

b: Überwurfmutter

* Der Werkstoff der O-Ringe
ist FPM/FKM