


Raccordi Femmina Tenuta Piana
Face seal Female Fittings
Dichtkegel flache Ausführung


ISO 12151-1 (ISO 8434-3)

ORFS

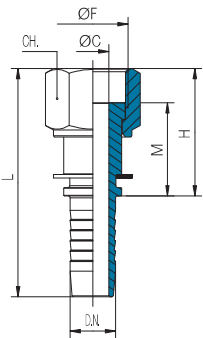


	CODICE Part n° Bestell-Nr.	Filetto Thread Gewinde	Ø F ø F ø F	DN Tubo DN Hose DN Schlauch	CH	L	Ø C	H	M
b	S 30 44 0 608 006	9/16" - 18 UNF	1/4"	06	17	57,5	4	29,5	21,5
b	S 30 44 0 609 006	11/16" - 16 UN	1/4"	06	22	60	4	32	23,5
b	S 30 44 0 609 008	11/16" - 16 UN	5/16"	08	22	60	5,5	32	23,5
b	S 30 44 0 609 010	11/16" - 16 UN	3/8"	10	22	61,5	7	32	23,5
b	S 30 44 0 612 010	13/16" - 16 UN	3/8"	10	24	66	7	36,5	26,5
b	S 30 44 0 612 013	13/16" - 16 UN	1/2"	12	24	67	9,5	37,5	27,5
b	S 30 44 0 616 013	1" - 14 UNS	1/2"	12	30	73,5	9,5	44	31,5
b	S 30 44 0 616 016	1" - 14 UNS	5/8"	16	30	78	12,5	44	31,5
b	S 30 44 0 622 013	1 3/16" - 12 UN	1/2"	12	36	79	9,5	49,5	36
b	S 30 44 0 622 019	1 3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	88	15	49	35,5
b	S 30 44 0 628 019	1 7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	91	15	52	38,5
b	S 30 44 0 628 025	1 7/16" - 12 UN	1"	25	41	97	19,5	50	36,5
b	S 30 44 0 635 032	1 11/16" - 12 UN	1 1/4"	32	50	106	26	51,5	38
b	S 30 44 0 642 038	2" - 12 UN	1 1/2"	38	60	109,5	32	51,5	38

ORFS 90

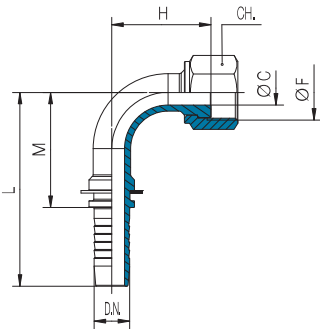

b	S 30 54 0 608 006	9/16" - 18 UNF	1/4"	06	17	55	4	27	27
b	S 30 54 0 609 006	11/16" - 16 UN	1/4"	06	22	55	4	28	27
b	S 30 54 0 609 008	11/16" - 16 UN	5/16"	08	22	58	5,5	28	30
b	S 30 54 0 609 010	11/16" - 16 UN	3/8"	10	22	64	7	32	34,5
b	S 30 54 0 612 010	13/16" - 16 UN	3/8"	10	24	64	7	33	34,5
b	S 30 54 0 612 013	13/16" - 16 UN	1/2"	12	24	72	9,5	37	42
b	S 30 54 0 616 013	1" - 14 UNS	1/2"	12	30	72,5	9,5	41	43
b	S 30 54 0 616 016	1" - 14 UNS	5/8"	16	30	88	12,5	47,5	54
b	S 30 54 0 622 013	1 3/16" - 12 UN	1/2"	12	36	71,5	9,5	43,5	42
b	S 30 54 0 622 019	1 3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	99,5	15	52	60,5
b	S 30 54 0 628 019	1 7/16" - 12 UN	3/4"	19	41	98,5	15	56	59,5
b	S 30 54 0 628 025	1 7/16" - 12 UN	1"	25	41	125	19,5	66	78
b	S 30 54 0 635 032	1 11/16" - 12 UN	1 1/4"	32	50	151,5	26	76	97
b	S 30 54 0 642 038	2" - 12 UN	1 1/2"	38	60	176,5	32	89	118,5

ORFS 45

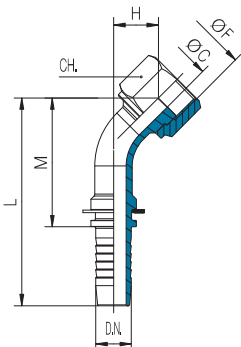

b	S 30 84 0 608 006	9/16" - 18 UNF	1/4"	06	17	60	4	13	32
b	S 30 84 0 609 006	11/16" - 16 UN	1/4"	06	22	61	4	13,5	33
b	S 30 84 0 609 010	11/16" - 16 UN	3/8"	10	22	69	7	16	39,5
b	S 30 84 0 612 010	13/16" - 16 UN	3/8"	10	24	69,5	7	16,5	40
b	S 30 84 0 612 013	13/16" - 16 UN	1/2"	12	24	77	9,5	17	47,5
b	S 30 84 0 616 013	1" - 14 UNS	1/2"	12	30	80,5	9,5	19,5	51
b	S 30 84 0 616 016	1" - 14 UNS	5/8"	16	30	93,5	12,5	22,5	59,5
b	S 30 84 0 622 019	1 3/16" - 12 UN	3/4"	19	36	104	15	25	65
b	S 30 84 0 628 025	1 7/16" - 12 UN	1"	25	41	130,5	19,5	27,5	83,5
b	S 30 84 0 635 032	1 11/16" - 12 UN	1 1/4"	32	50	155	26	34	100,5
b	S 30 84 0 642 038	2" - 12 UN	1 1/2"	38	60	177	32	38	119

dado passante

slip-on nut

verkrimpde Überwurfmutter